

Connecteur miniature ultime

- 29 à 180 °C

Avec capot serre-câble intégral


Nylon chargé de verre Plage - 29 à 180 °C

Série SMPW-CC

- ✓ Capot + Serre-câble intégral
- ✓ Réduction tension avec passe-fil
- ✓ Vis de capot imperdables
- ✓ Vis de serre-câble imperdables
- ✓ Accepte les fils torsadés ou pleins jusqu'à 0,8 mm
- ✓ Rondelles de contact pour fils dénudés à câblage rapide
 - Utilisez du fil droit
 - Pas de boucle de fil nécessaire
- ✓ Répartiteur de fil interne
- ✓ Fenêtre de marquage
- ✓ Vis à double encoche (cruciforme/panne plate)
- ✓ Assemblage 100 % par le haut

Remarque: une décoloration mineure du connecteur peut se produire entre 150 °C (302 °F) et 180 °C (356 °F). Les propriétés électriques ne sont pas affectés.

Réduisez le temps d'assemblage de 3 minutes à moins d'une minute !

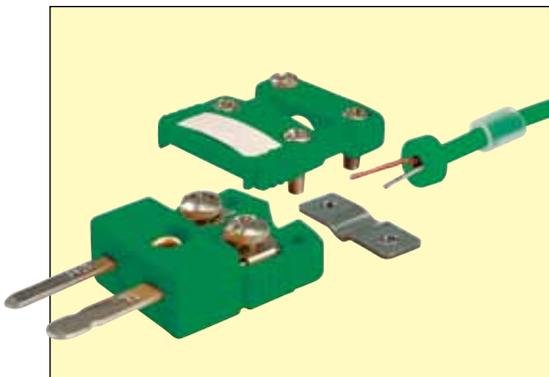

Économise énormément de travail ! Pas de vis desserrées ; toutes les vis de capot sont imperdables !

Plaque arrière : 3 mm de diamètre pour convenir au fil souple
En option : 6 mm de diamètre pour convenir à un câble armé, voir omega.fr

Rondelles de contact.

Toutes les vis sont à tête combinée.


SMPW-CC-KI-M représenté agrandi

SMPW-CC-KI-F représenté agrandi

Voir omega.fr pour choisir le fil TC

Passe-fil inclus, voir omega.fr pour les plaques arrière et les options du passe-fil.


Charge latérale égale à l'acier inoxydable

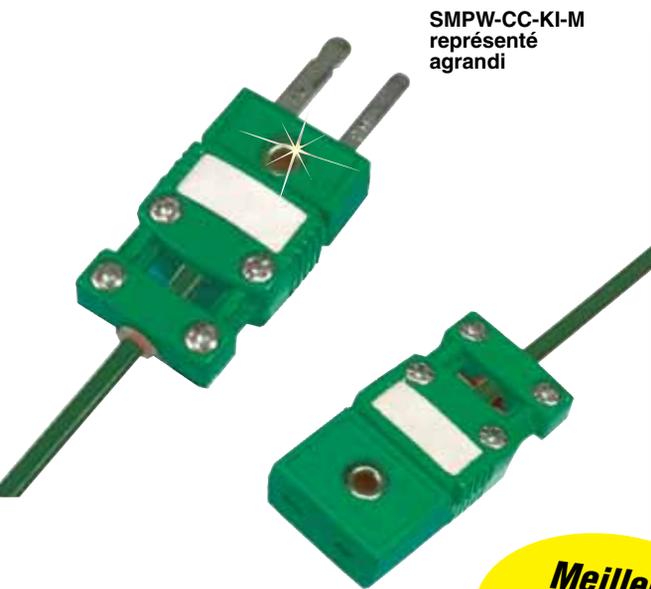

SMPW-CC-KI-M représenté agrandi

SMPW-CC-KI-F représenté agrandi


Meilleur résultat à l'essai de traction

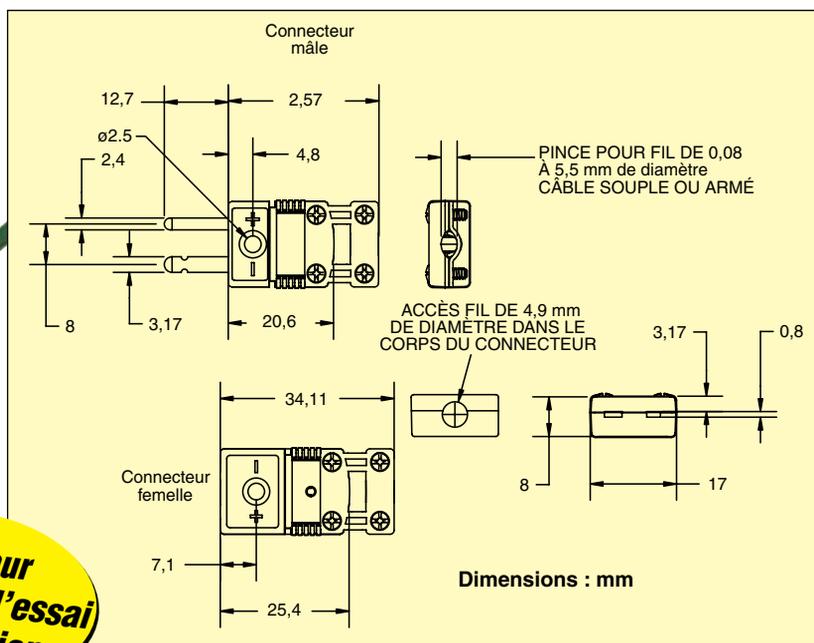

OUTIL SMP-CC représenté à échelle réduite. Voir omega.fr pour les informations de commande.

Outil d'assemblage rapide !

1. Placez la plaque arrière et le corps SMPW
2. Raccordez le fil droit
3. Serrez les vis imperdables

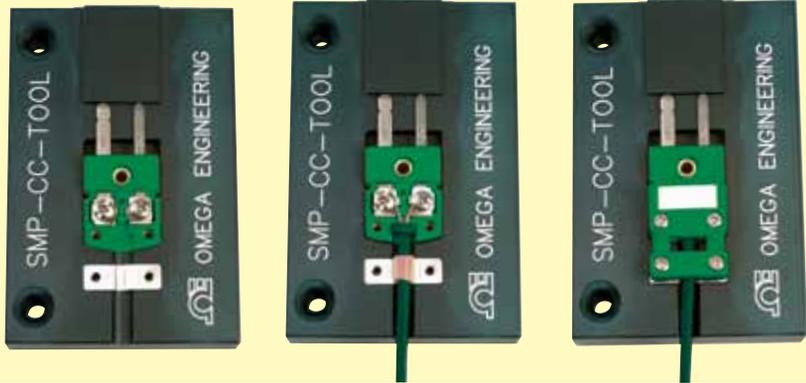

Pour commander Consultez omega.fr/smpw-cc pour obtenir les prix et d'autres informations

Code alliage	Alliage de compensation utilisé dans le connecteur		Code couleur IEC	Numéro de modèle nylon chargé de verre	
	(+)	(-)		Mâle	Uni-femelle
K	CHROME TM	ALOMEGA TM	Vert	SMPW-CC-KI-M	SMPW-CC-KI-F
T	Cuivre	Constantan	Marron	SMPW-CC-TI-M	SMPW-CC-TI-F
J	Fer	Constantan	Noir	SMPW-CC-J-M	SMPW-CC-J-F
E	CHROME TM	Constantan	Violet	SMPW-CC-E-M	SMPW-CC-E-F
R/S	Cuivre	RNX/SNX	Orange	SMPW-CC-R/SI-M	SMPW-CC-R/SI-F
C	CPX	CHX	Rouge	SMPW-CC-C-M	SMPW-CC-C-F
U	Cuivre	Cuivre	Blanc	SMPW-CC-U-M	SMPW-CC-U-F
N	OMEGA-P TM	OMEGA-N TM	Rose	SMPW-CC-NI-M	SMPW-CC-NI-F

Exemple de commande : **SMPW-CC-KI-M**, capot serre-câble, type K, mâle à broche plate.